

Technisches Datenblatt

Deckenbügel, variabel

Artikelnummer: 6356055



Deckenbügel zur Abhängung mit Gewindestangen. Die variable Einstellbarkeit gestattet den universellen Einsatz. Die arretiert angeordnete Gewindestangenaufnahme bietet die Möglichkeit der stufenlosen Winkelverstellung.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6356055
Typ	DBV FS
Bezeichnung 1	Deckenbügel
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	55x76
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Deckenbügel, variabel

Artikelnummer: 6356055



Abmessungen

Länge	55 mm
Breite	76 mm
Höhe	68 mm

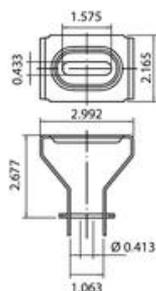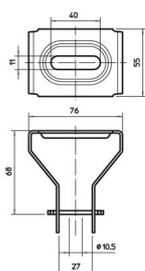

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	ja