

# Technisches Datenblatt

## Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116854



Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarben. Die Montage erfolgt über eine Bohrung ( $\varnothing 102$  mm) in der Tischplatte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6116854
Typ	DBV-A3A D2S
Bezeichnung 1	Deskbox, versenkbar
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Farbe	alu
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	93,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116854



## Abmessungen

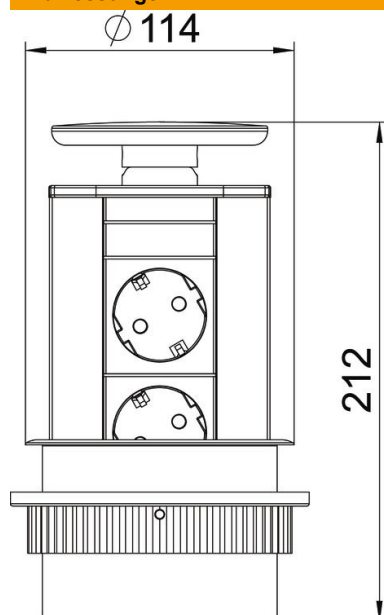

Länge 212 mm

## Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	Deckel silberfarben lackiert
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	ja
Form	rund
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein