

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 7136919



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7136919
Typ	DFAA 200 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 200
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

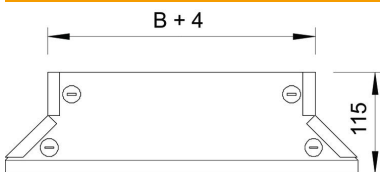

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	200 mm
Maß H	15 mm

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 7136919



### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,04 in
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein