


Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 7131348

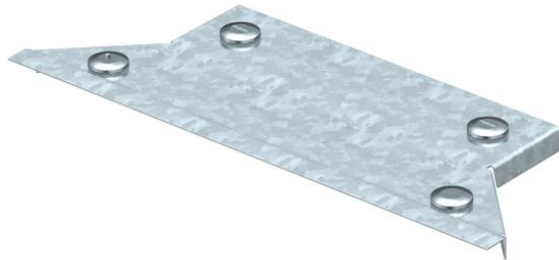

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7131348
Typ	DFAA 300 DD
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 300
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	43 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

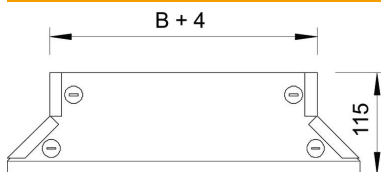

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	300 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,04 in
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 7131348

