

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 7136900



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136900
Typ	DFAA 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 100
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

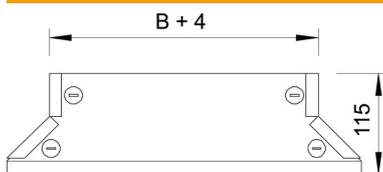

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,04 in
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Artikelnummer: 7136900



Technische Daten

Weitspann-Ausführung	nein
----------------------	------