


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7129688

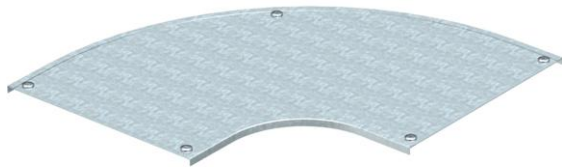

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7129688
Typ	DFB 90 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 90 400
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	340 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS


Artikelnummer: 7129688



### Abmessungen

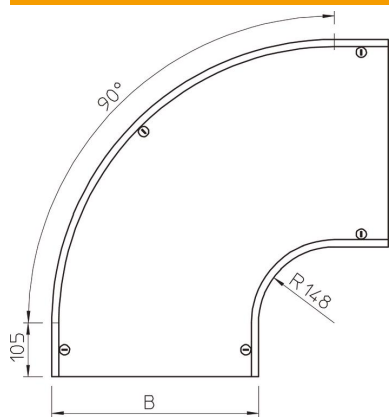

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	400 mm
Maß H	15 mm
Maß R (mm)	148 mm

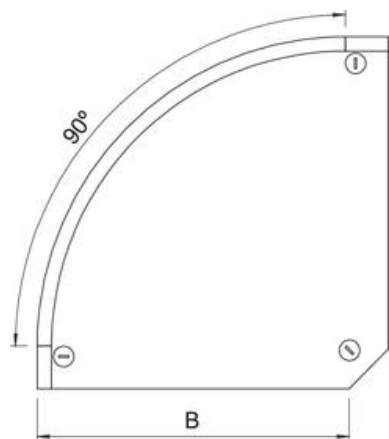

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein