

 
Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138500



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7138500
Typ	DFBM 90 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 100
Hersteller	OBO
Dimension	B=100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138500



Abmessungen

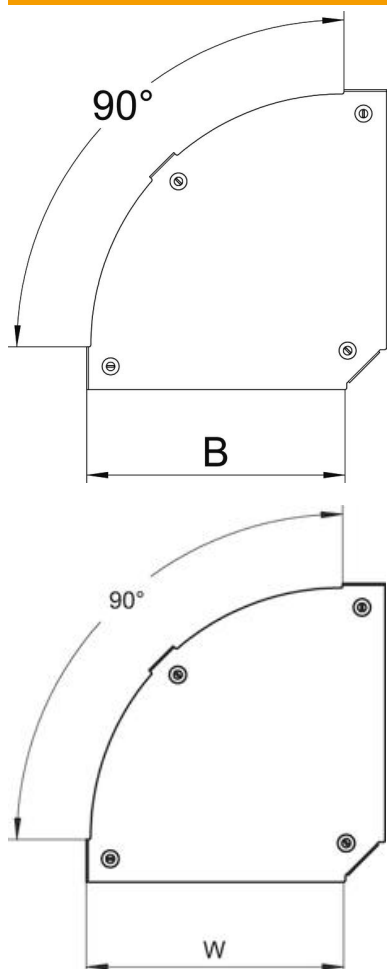

Breite	100 mm
Breite	4 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein