


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138506



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

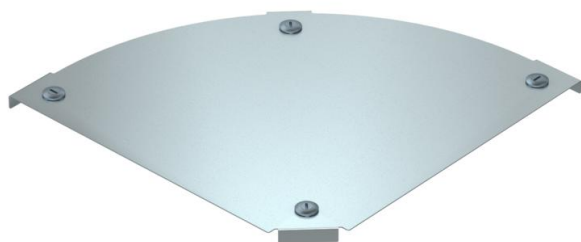

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7138506
Typ	DFBM 90 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 300
Hersteller	OBO
Dimension	B=300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138506



### Abmessungen

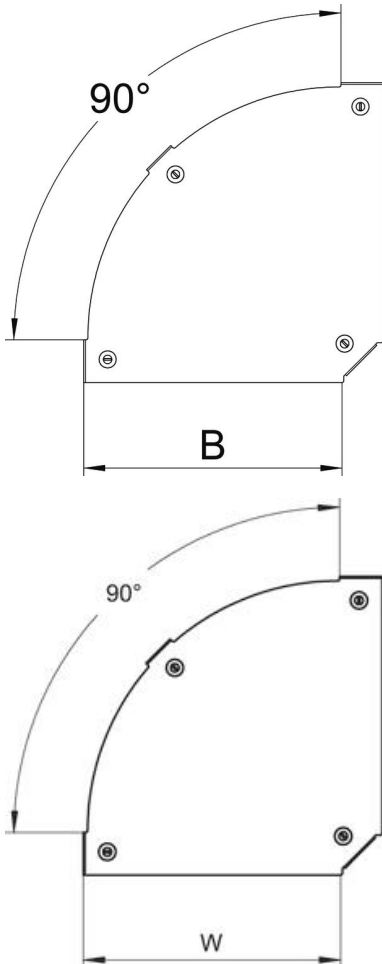

Breite	300 mm
Breite	12 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein