

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138512



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7138512
Typ	DFBM 90 600 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 600
Hersteller	OBO
Dimension	B=600mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	338,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138512



### Abmessungen

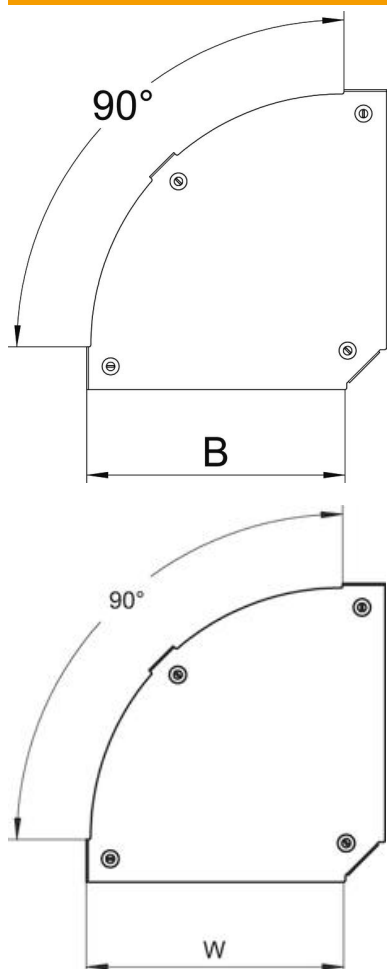

Breite	600 mm
Breite	24 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	600 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein