

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Artikelnummer: 6040804



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6040804
Typ	DFBMV 200 A2
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	204x343
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Artikelnummer: 6040804



Abmessungen

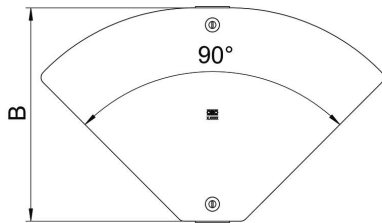

Breite	200 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	200 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein