

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040764



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 6040764 |
| Typ | DFBMV 200 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel variabler Bogen Magic |
| Bezeichnung 2 | 0 bis 90°, für RBMV |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 204x343 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 42,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040764



Abmessungen

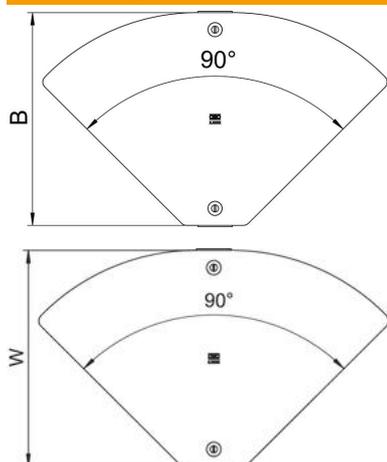

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 200 mm |
| Breite | 8 in |
| Blechstärke | 0,04 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B (mm) | 200 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |