

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040786



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6040786
Typ	DFBMV 300 DD
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	304x484
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040786



Abmessungen

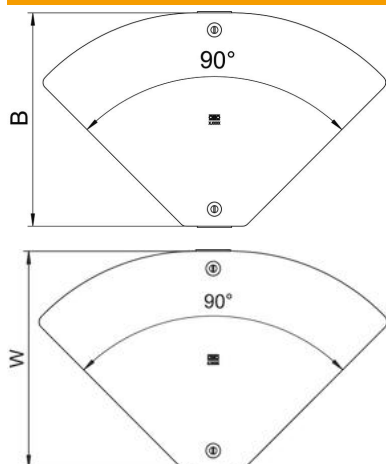

Breite	300 mm
Breite	8 in
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein