

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic A2

Artikelnummer: 6040808



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040808
Typ	DFBMV 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	404x625
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic A2

Artikelnummer: 6040808



### Abmessungen

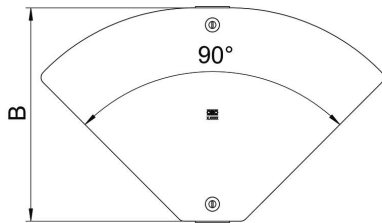

Breite	400 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	400 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein