

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040788



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 6040788 |
| Typ | DFBMV 400 DD |
| Bezeichnung 1 | Deckel variabler Bogen Magic |
| Bezeichnung 2 | 0 bis 90°, für RBMV |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 404x625 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 164,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040788



Abmessungen

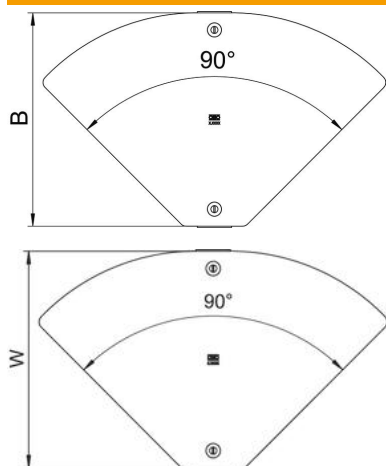

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 400 mm |
| Breite | 12 in |
| Blechstärke | 0,05 in |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B (mm) | 400 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |