

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040790



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6040790
Typ	DFBMV 500 DD
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	504x767
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	244,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic DD

Artikelnummer: 6040790



### Abmessungen

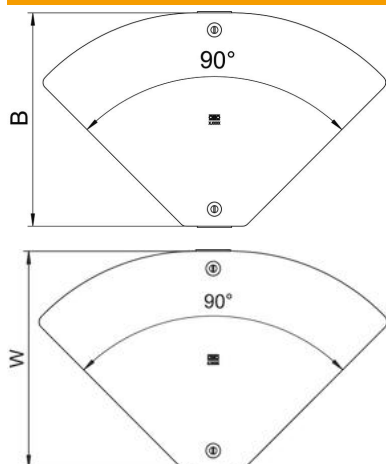

Breite	500 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	500 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein