

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040770



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040770
Typ	DFBMV 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	504x767
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	244,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040770



Abmessungen

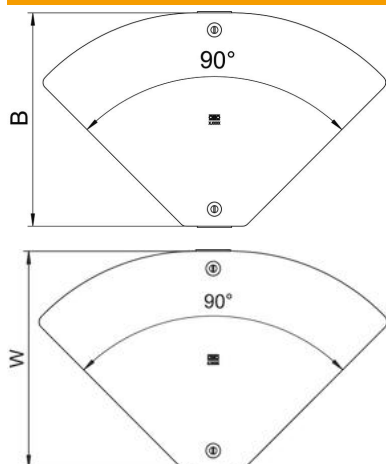

Breite	500 mm
Breite	20 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein