

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic A4

Artikelnummer: 6040832



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040832
Typ	DFBMV 600 A4
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	604x908
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	327,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic A4

Artikelnummer: 6040832



### Abmessungen

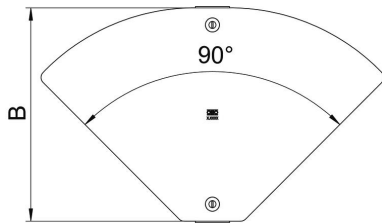

Breite	600 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B (mm)	600 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein