

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7131780



Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.
Fixierung unter Kabelrinnendeckel, kein Befestigungsmaterial notwendig.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7131780
Typ	DFB 90 050 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7131780



Abmessungen

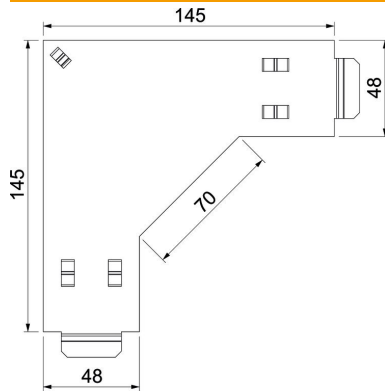

Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	aufliegend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein