

# Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FT

Artikelnummer: 7131785



Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.  
Fixierung unter Kabelrinnendeckel, kein Befestigungsmaterial notwendig.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7131785
Typ	DFB 90 050 FT
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FT

Artikelnummer: 7131785



## Abmessungen

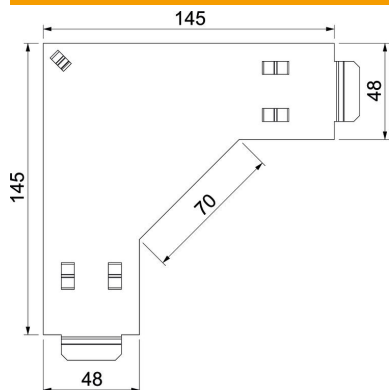

Blechstärke	1 mm
Maß B	50 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	aufliegend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein