

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 7134932



Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7134932
Typ	DFB 90 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 90 400
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	340 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

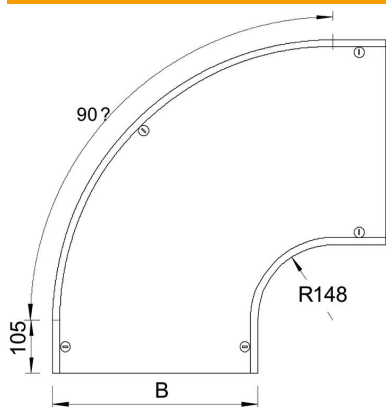

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm
Maß R	148 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel

# Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 7134932



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein