


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 7129726

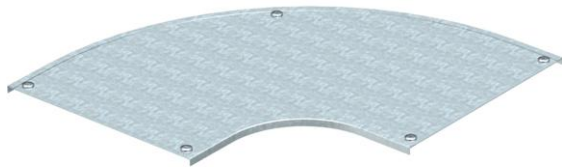

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7129726
Typ	DFB 90 550 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 90 550
Hersteller	OBO
Dimension	B550mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	517 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen FS


Artikelnummer: 7129726



### Abmessungen

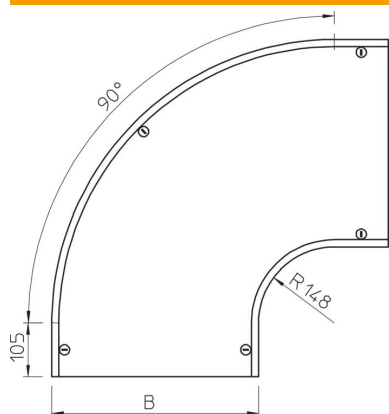

Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	550 mm
Maß H	15 mm
Maß R	148 mm

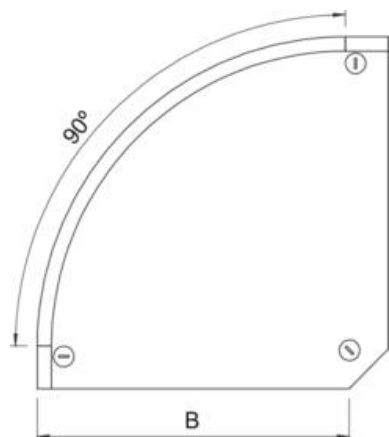

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein