

Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001862



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.
Mit Quersicken ab 400 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6001862
Typ	DGRR 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	78,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2


Artikelnummer: 6001862



Abmessungen

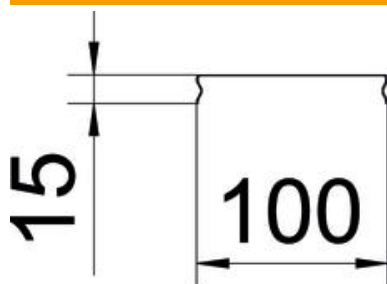

Länge	3.000 mm
Breite	97 mm
Breite	3,82 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,8 mm
Maß B (mm)	97 mm

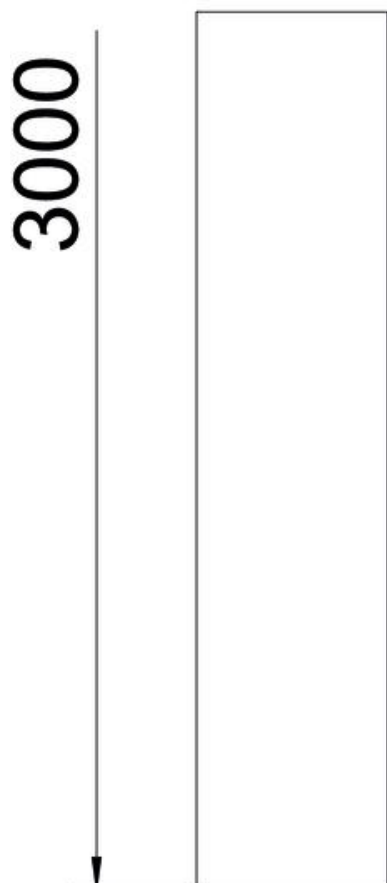

Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001862



Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein