


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001840

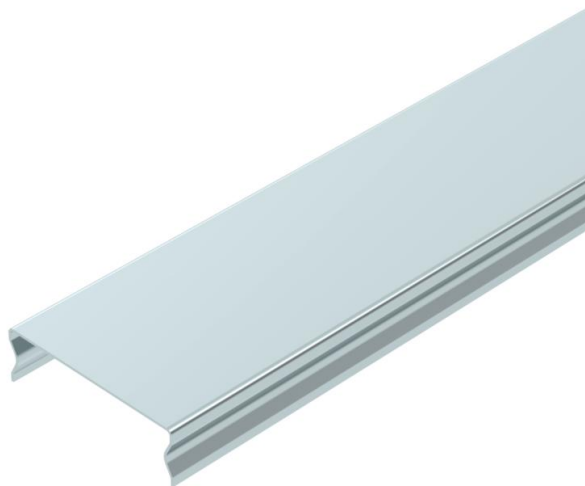

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6001840
Typ	DGRR 50 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	46,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS


Artikelnummer: 6001840



## Abmessungen

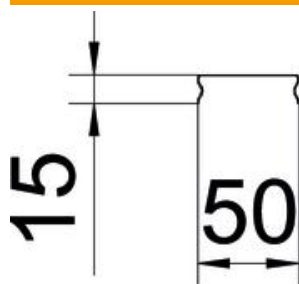

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Breite	1,97 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B (mm)	50 mm

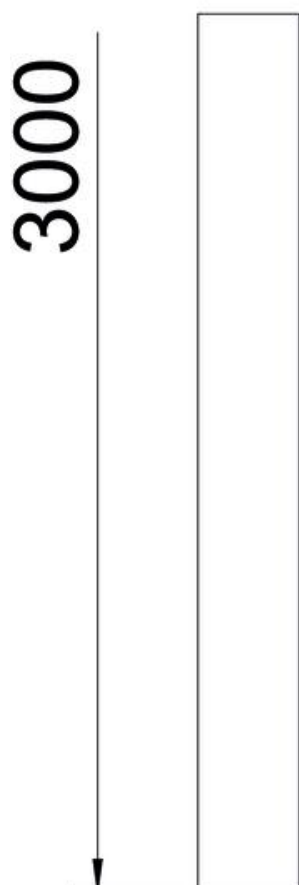

# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001840



## Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein