


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001820

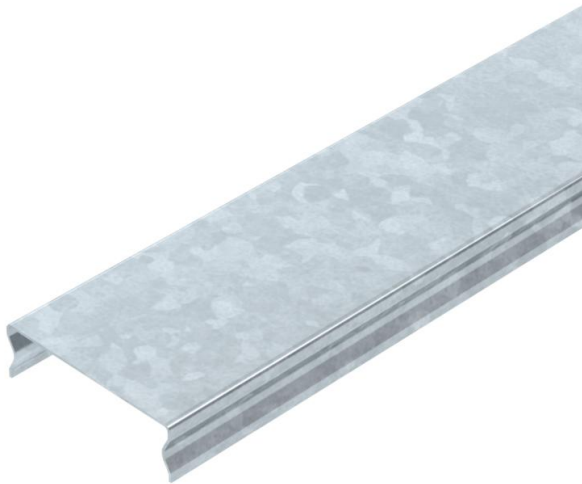

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6001820
Typ	DGRR 50 FT
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	52,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT



Artikelnummer: 6001820



Abmessungen

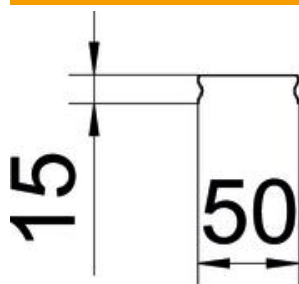

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Breite	1,97 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B (mm)	50 mm

 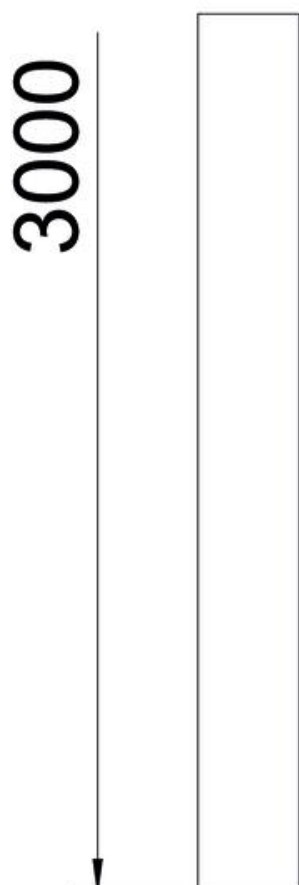

Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001820



Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein