


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001842

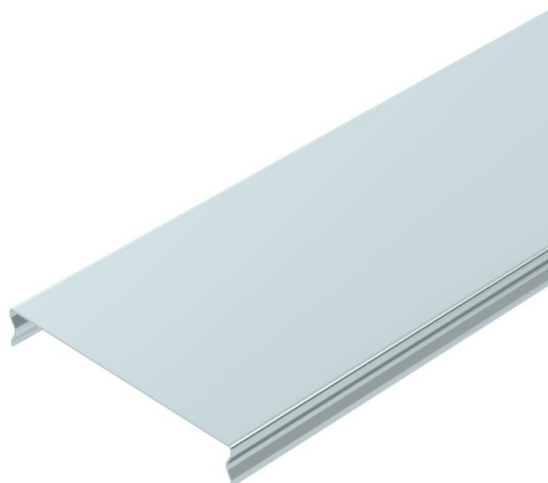

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6001842
Typ	DGRR 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS


Artikelnummer: 6001842



## Abmessungen

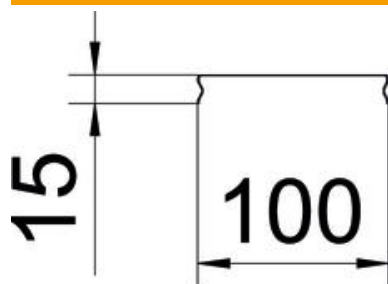

Länge	3.000 mm
Breite	98 mm
Breite	3,86 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	98 mm

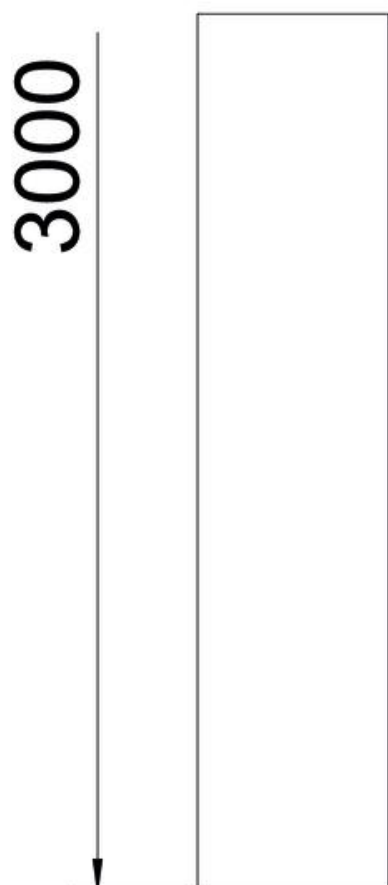

# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001842



## Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein