

Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001828



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6001828
Typ	DGRR 300 FT
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	216,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001828



Abmessungen

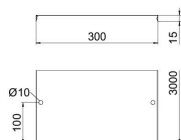

Länge	3.000 mm
Breite	298 mm
Breite	11,73 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	298 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein