

# Technisches Datenblatt


## Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001850



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

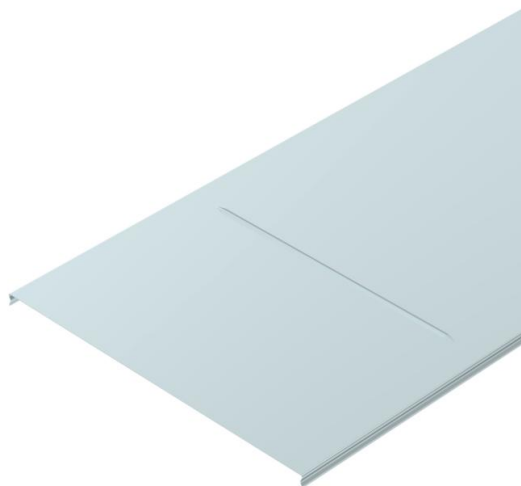

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6001850
Typ	DGRR 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	250 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001850



## Abmessungen

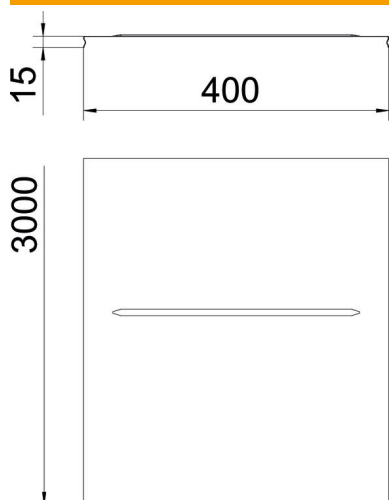

Länge	3.000 mm
Breite	398 mm
Breite	15,67 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	398 mm

## Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein