


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001852

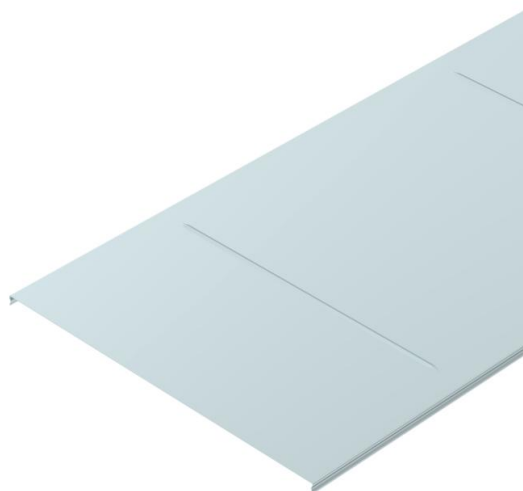

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer       | 6001852         |
| Typ                 | DGRR 500 FS     |
| Bezeichnung 1       | Deckel rastbar  |
| Bezeichnung 2       | für Gitterrinne |
| Lieferbar ab        | 01.04.2019      |
| Hersteller          | OBO             |
| Dimension           | 500x3000        |
| Werkstoff           | Stahl           |
| Oberfläche          | bandverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346    |
| Kleinste VK-Einheit | 3               |
| Mengeneinheit       | Meter           |
| Gewicht             | 309 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m        |


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FS

Artikelnummer: 6001852



## Abmessungen

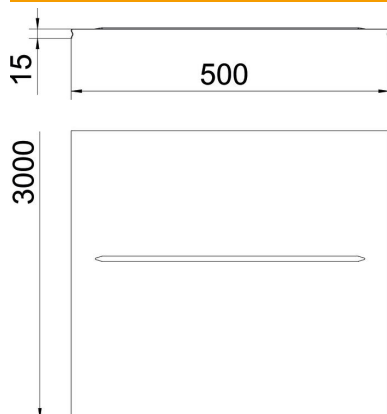

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 498 mm   |
| Breite      | 19,61 in |
| Höhe        | 15 mm    |
| Höhe        | 0,59 in  |
| Blechstärke | 0,75 mm  |
| Maß B       | 498 mm   |

## Technische Daten

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart           | aufrastend |
| Funktionserhalt           | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne  | ja         |
| Geeignet für Kabelleiter  | nein       |
| Geeignet für Kabelrinne   | nein       |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |