

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408739
Typ	DIN440 14 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408739



Abmessungen

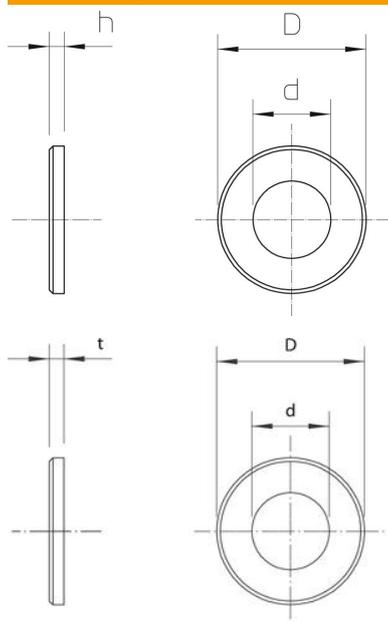

Maß d	13,5 mm
Maß D max.	44 mm
Maß D min.	44 mm
Maß h	4 mm

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gewinde	M12
Innendurchmesser	13,5 mm
Lochdurchmesser	13,5 mm
Materialstärke	4 mm
Lochform	rund