


Technisches Datenblatt

Deckelklammer A2

Artikelnummer: 6052810

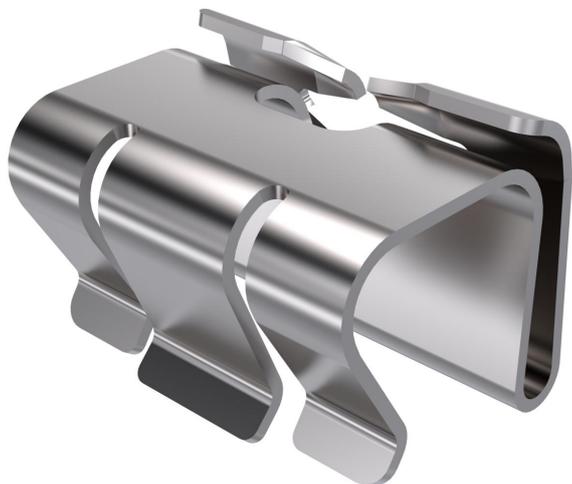

Deckelklammer zur Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.
Es sollten mindestens 6 Deckelklammern pro 3 Meter Deckel montiert werden.

 


VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052810
Typ	DK DRLU A2
Bezeichnung 1	Deckelklammer
Bezeichnung 2	für Deckel ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	19x25x19
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,842 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	25 mm
Breite	18 mm
Höhe	18 mm
Maß B (mm)	18 mm

Technisches Datenblatt

Deckelklammer A2

Artikelnummer: 6052810



Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein