


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052993



Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab der Breite 500 mm.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

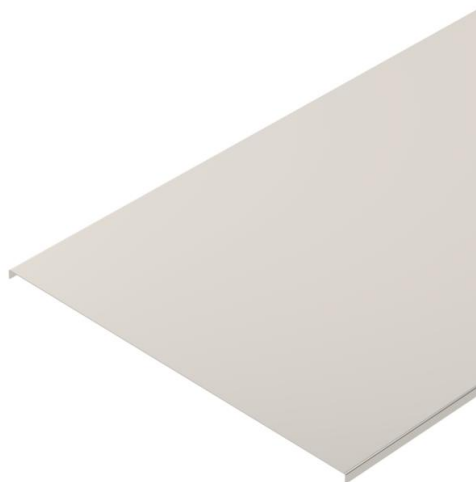

VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052993
Typ	DRLU 200 A4
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	177,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052993



Abmessungen

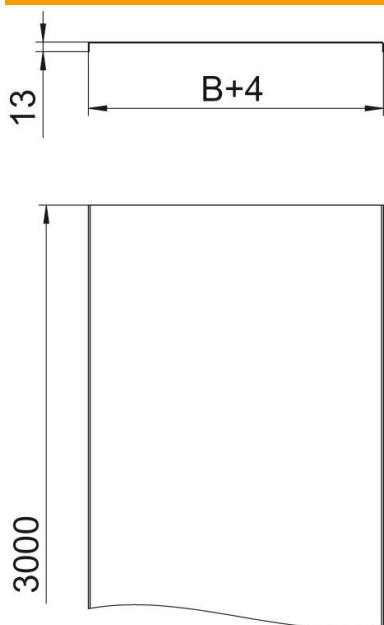

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	200 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein