


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052834

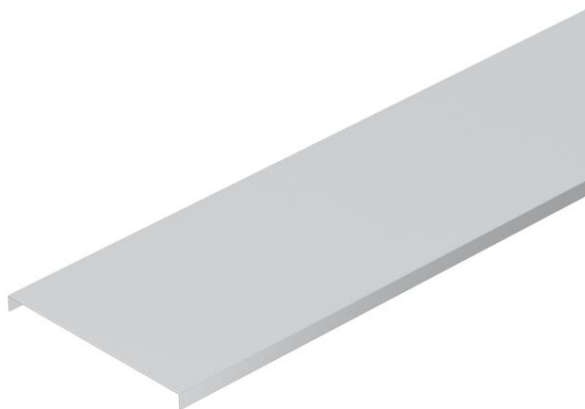

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6052834
Typ	DRLU 300 A2
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	256 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052834



## Abmessungen

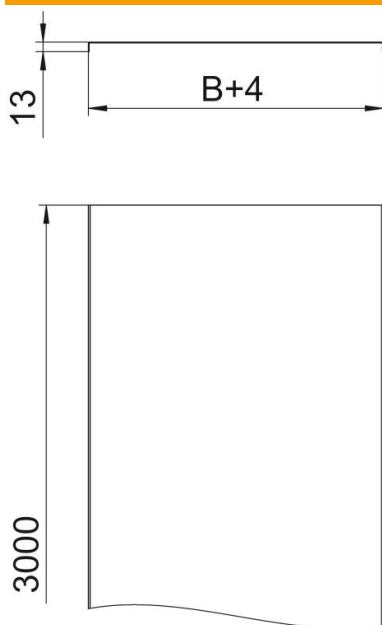

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm
Maß H	15 mm

## Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein