



Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit beim Anziehen der durchgängigen Sechskantschrauben die Kopfplatte nicht verformt wird.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6416504
Typ	DSK 47 FT
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	für Kopfplatte KU 5 V
Hersteller	OBO
Dimension	80x47x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Distanzstück FT


Artikelnummer: 6416504



Abmessungen

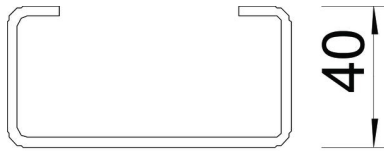

Abmessung	80 x 47 x 40 x 2,5
Länge	80 mm
Breite	47 mm
Höhe	40 mm

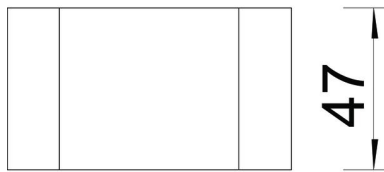

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein