

Technisches Datenblatt

Distanzstück DSK 61 A2

Artikelnummer: 6416527



Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6416527
Typ	DSK 61 A2
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 7-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	80x61x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Distanzstück DSK 61 A2

 

Artikelnummer: 6416527



Abmessungen



Abmessung	80 x 61 x 40 x 2,5
Länge	80 mm
Breite	61 mm
Höhe	40 mm

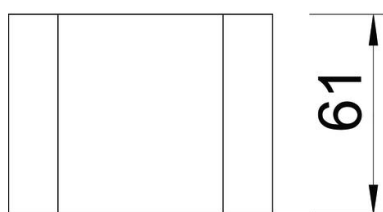

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein