

# Technisches Datenblatt

## Deckelstütze für begehbare Kabelrinnen

Artikelnummer: 6049244



Deckelstütze für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS, zur zusätzlichen Unterstützung von Deckeln. Mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel bei der Verlegung.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6049244
Typ	DSTK 100 FS
Bezeichnung 1	Deckelstütze, Kantenschutz
Bezeichnung 2	Systemhöhe 100 mm
Hersteller	OBO
Dimension	96x43x42
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckelstütze für begehbare Kabelrinnen

Artikelnummer: 6049244



### Abmessungen

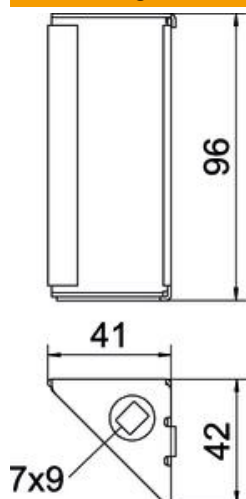

Länge	41 mm
Breite	42 mm
Höhe	100 mm
Maß L	96 mm

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Profilformen	sonstige
Lochdurchmesser	15 mm
Materialstärke	1,25 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Profilform	sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein