

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424940



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424940
Typ	DSU2 400 4030
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

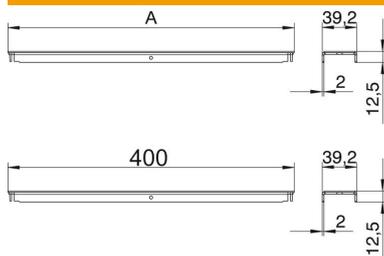

Breite	400 mm
Maß A	400 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424940



Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	70 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein