

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424962



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424962
Typ	DSU2 500 6050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40,69 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

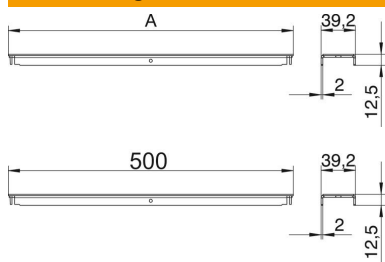

Breite	500 mm
Maß A	500 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424962



Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	110 mm
Kanalhöhe min.	60 mm
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein