

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424364



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höhenstellbare Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424364
Typ	DSU2 600
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	44,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

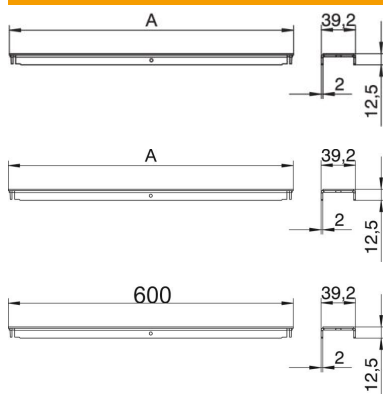

Breite	600 mm
Maß A	600 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424364



Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	nein
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein