


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Telitank

Artikelnummer: 7400613

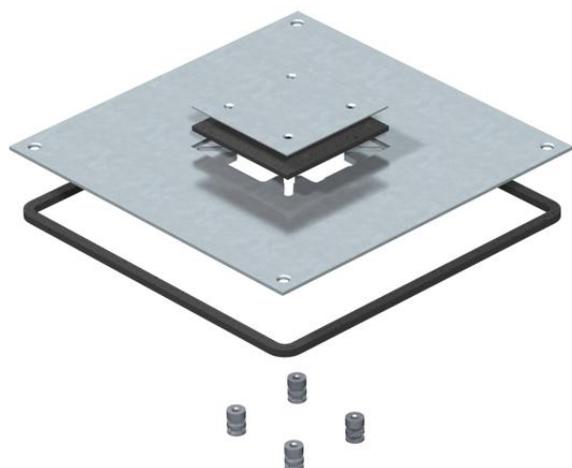

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosens vom Typ UZD250-3/4 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7400613
Typ	DUF 250-3DAT
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-3 für Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Telitank

Artikelnummer: 7400613

Abmessungen

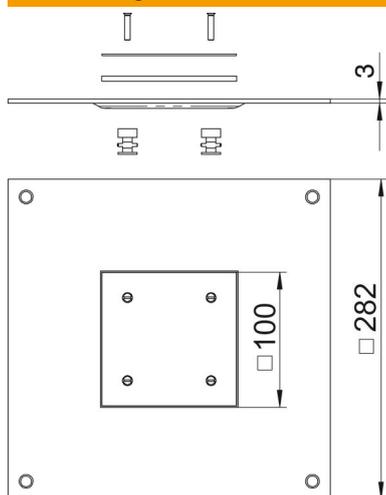

Länge	282 mm
Breite	282 mm
Maß a	100 mm
Maß A	282 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Bodenpflege	nass
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Schwerlastausführung	nein