


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Artikelnummer: 7400471

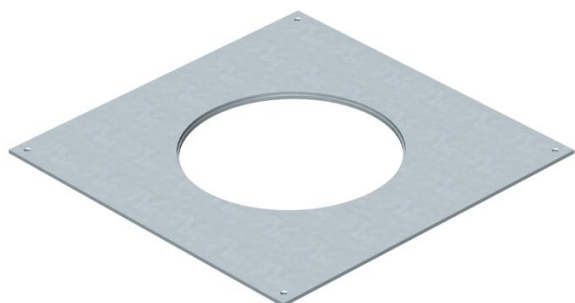

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400471
Typ	DUG 250-3 R4
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-2/3 für R4
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	131 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4



Artikelnummer: 7400471

Abmessungen

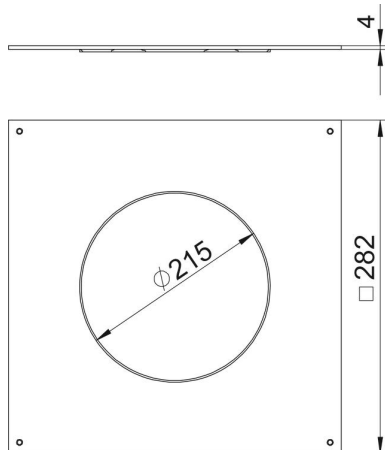

Länge	282 mm
Breite	282 mm
Maß A	282 mm
Maß d Ø	215 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
Schwerlastausführung	nein