

# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel 350 Nenngröße R9

Artikelnummer: 7400549



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7400549
Typ	DUG 350-3 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	350-2/3 für R9
Hersteller	OBO
Dimension	383x383x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	230 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel 350 Nenngröße R9



Artikelnummer: 7400549

### Abmessungen

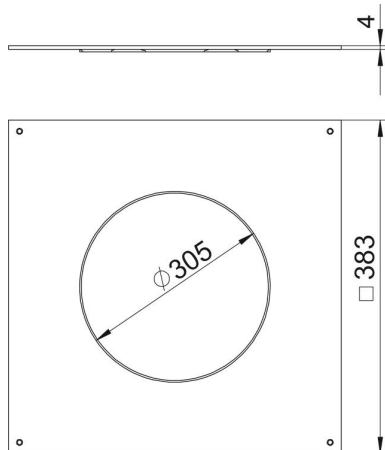

Länge	383 mm
Breite	383 mm
Maß A	383 mm
Maß d Ø	305 mm

### Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	350 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Schwerlastausführung	nein