


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131155



Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Unter- und Oberteil im Karton.

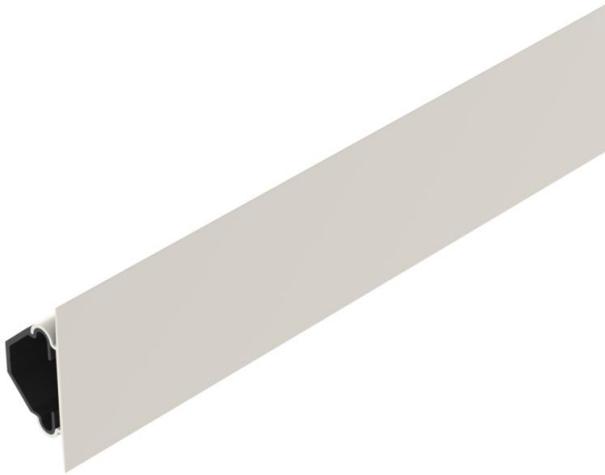

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6131155 |
| Typ | ECK 3535 rws |
| Bezeichnung 1 | Leitungsführungskanal |
| Bezeichnung 2 | RAUTRIGO Set 35x35 9010 |
| Hersteller | OBO |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 60 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 18,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131155



Abmessungen

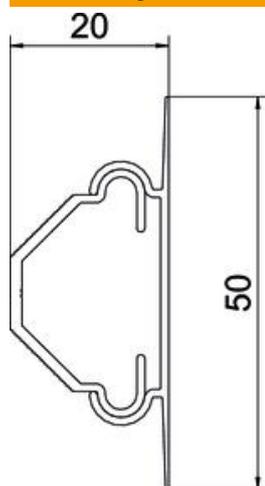

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 35 mm |

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Nutzquerschnitt | 220 mm ² |
| Schutzfolie | nein |