

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie



Artikelnummer: 7205675

Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.

TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	7205675
Typ	EDK 25 OR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung für Kabel
Bezeichnung 2	für FireBox T-Serie
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,214 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


 
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205675



Abmessungen

Maß A	2,2 mm
Maß D1	29,5 mm
Maß D2	25,4 mm
Maß D3	5 mm
Maß D4	10 mm
Maß D5	15 mm
Maß D6	18
Maß D7	22
Maß L	10,1 mm

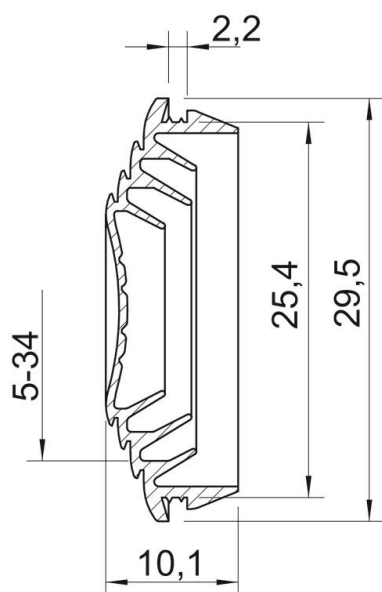

Technische Daten

Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser max.	22 mm
für Durchmesser min.	0 mm
für Wandstärke min.	2,2
Größe	M25
Halogenfrei	nein
Nenndurchmesser	25 mm

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205675

