


Technisches Datenblatt

Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss



Art.-Nr. 6108053

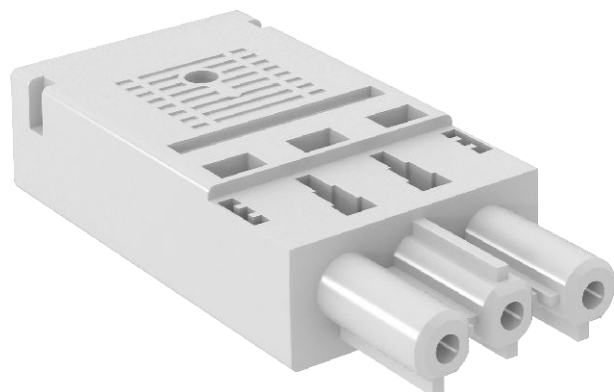

Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrätig bzw. ultraschallverschweißt, feindrätige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 6108053 |
| Typ | BT-F GST18i3p W |
| Bezeichnung 1 | Buchsenteil 3-polig |
| Bezeichnung 2 | Federkraftanschluss |
| Farbe | weiß |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 2,69 kg/100 St. |

Technische Daten

