

Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker Easy

Artikelnummer: 3498770



Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Hohldeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt. Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1785 des DIBt, Berlin, inklusive zulässiger Lasten unter Brandbeanspruchung bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten.

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498770
Typ	Easy M8
Bezeichnung 1	Hohldeckenanker Easy
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker Easy

Artikelnummer: 3498770



Abmessungen

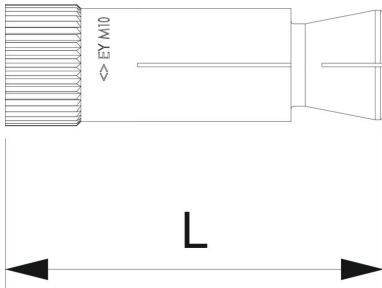

Länge	44 mm
Maß L	44 mm

Technische Daten

Bohrlochtiefe	55 mm
Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Mit Gewinde	ja
Mit Schrauben	nein