

Rohrschale für Kabelschott bestehend aus einer einteiligen, harten Rohrhülse und zwei weichen Stopfen mit 50 mm Durchmesser. Rohrhülse und Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Anwendung im Innenbereich. FBA-D Rohrschalen, FBA-DS Stopfen, FBA-M Brandschutzmasse, FBA-D-BS Beipackset, Wandschild



Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

### Stammdaten

Artikelnummer	7202624
Typ	FBA-D100
Bezeichnung 1	Dosenbohrerschott
Hersteller	OBO
Dimension	Ø78x100mm
Farbe	rot
Werkstoff	Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell


Artikelnummer: 7202624



### Abmessungen

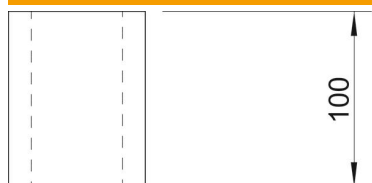

Länge	100 mm
Breite	78 mm
Maß L	100 mm

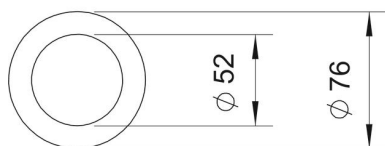

### Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	rund
für Öffnung max.	100 mm
für Öffnung min.	78 mm
Zubehör erforderlich	ja