


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407471

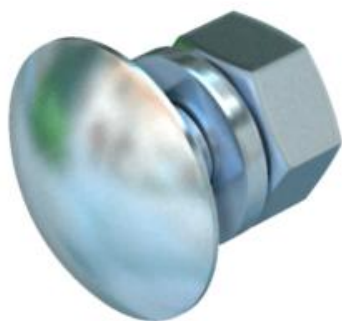

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.



St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 6407471 |
| Typ | FRS 10x20 F |
| Bezeichnung 1 | Flachrundschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Scheibe und Mutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M10x20 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN 267, Teil 10 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407471



Abmessungen

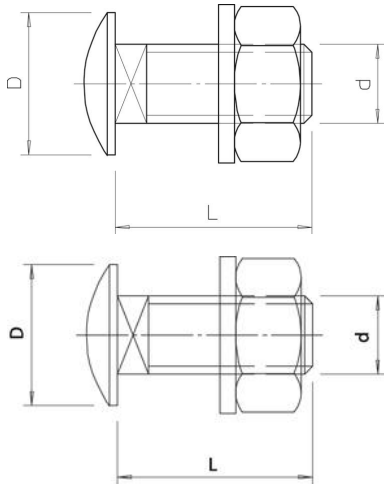

| | |
|-------|-------|
| Länge | 20 mm |
| Maß D | 24 mm |
| Maß d | 10 mm |
| Maß L | 20 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----|
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Gewinde metrisch | 10 |
| Mit Mutter | ja |
| Schlüsselweite | 17 |