

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Artikelnummer: 6406718



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterscheibe.

CE

VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6406718
Typ	FRS 10x25 A2
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,905 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Artikelnummer: 6406718



Abmessungen

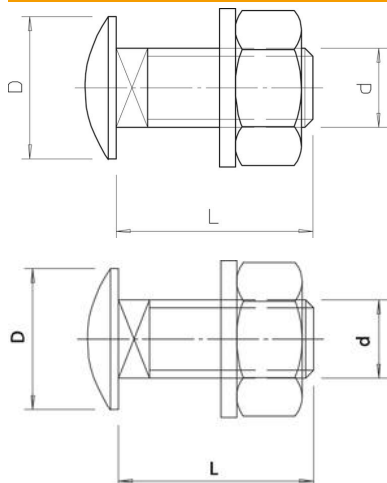

Länge	25 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	ja
Schlüsselweite	17