


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407528

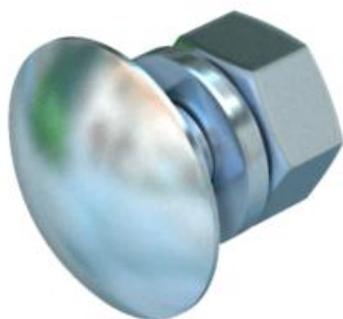

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterscheibe.

Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.



St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6407528
Typ	FRS 10x25 F
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,077 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407528



Abmessungen

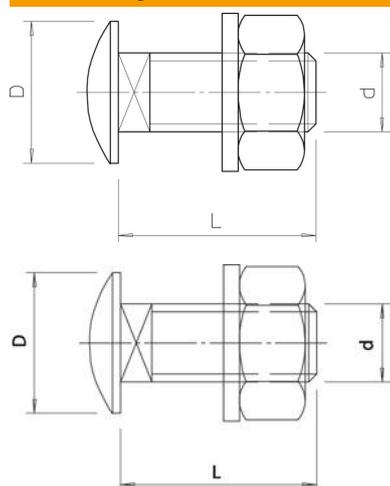

Länge	25 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	ja
Schlüsselweite	17