


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 50 A2

Artikelnummer: 6005550

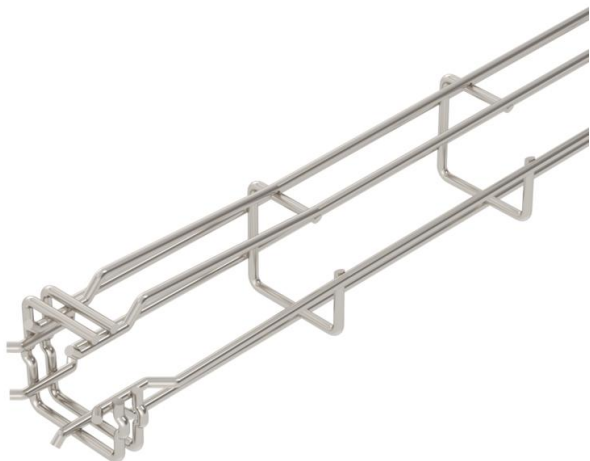

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6005550                    |
| Typ                 | G-GRM 50 50 A2             |
| Bezeichnung 1       | G-Gitterrinne Magic        |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 50x50x3000                 |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 3                          |
| Mengeneinheit       | Meter                      |
| Gewicht             | 66,567 kg                  |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                   |


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 50 A2




Artikelnummer: 6005550



### Abmessungen

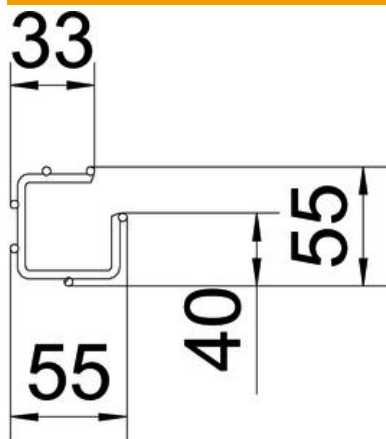

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 50 mm    |
| Breite | 1,97 in  |
| Höhe   | 50 mm    |
| Höhe   | 1,97 in  |
| Maß A  | 38 mm    |
| Maß B  | 55 mm    |
| Maß C  | 33 mm    |
| Maß H  | 55 mm    |

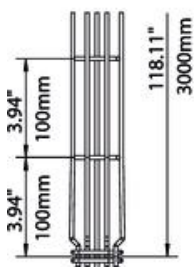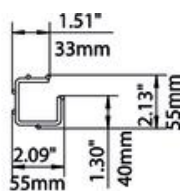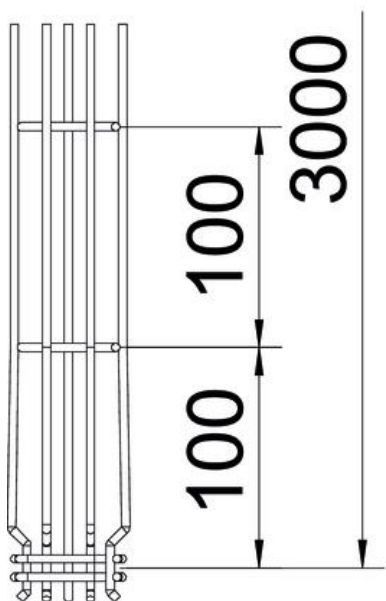

# Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 50 A2

Artikelnummer: 6005550



## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System     | Decke Wand             |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Integrierte Trennwand              | ohne                   |
| Nutzquerschnitt                    | 17 cm <sup>2</sup>     |
| Nutzquerschnitt                    | 1700 mm <sup>2</sup>   |
| Profilform                         | G-Form                 |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | ja                     |
| Schraublose Verbinder              | ja                     |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II                 |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |

## Belastungen

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1 m   |
| einsetzbare Stützabstände max. | 2,5 m |